

LED Deckenleuchte Veluna Varifit in Transparent-satiniert 22W 1700lm IP44 4000K ...

Einbaustrahler


UVP: 61,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

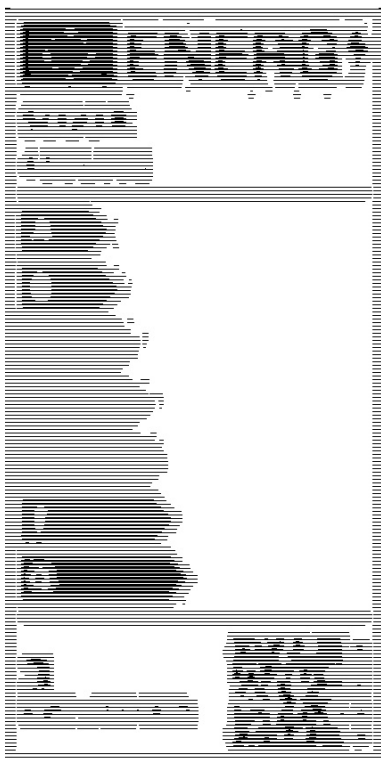

Artikelnummer	A-408004
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent-satiniert
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	22 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Badezimmer, Küche
Stil	Schlicht
Form	eckig

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 45 mm (Ø) 50 mm
Produktmaße	(H) 31 mm (B) 215 mm (T) 215 mm
Produktgewicht	0.477 kg