

LED Wandleuchte Fold in Stahl-verzinkt 2x 5W 450lm IP54


Wand- & Deckenleuchten

UVP: 179,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-415945
Material	Stahl-verzinkt, Kunststoff
Farbe	Stahl-verzinkt, Transparent
Anschlussspannung	232 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 225 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Industriell, Schlicht
Form	eckig

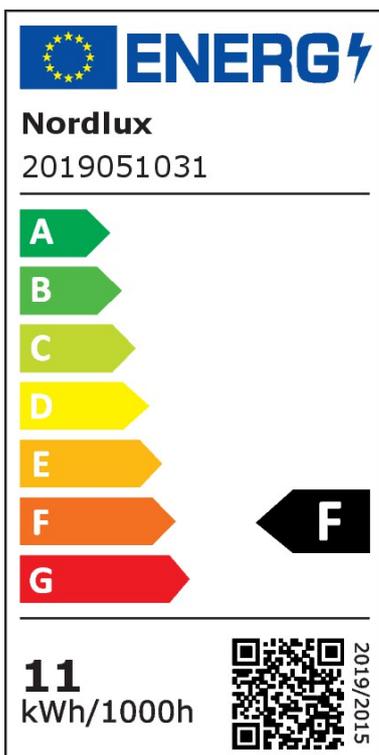

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 210 mm (B) 45 mm (L) 150 mm
Produktgewicht	1.312 kg