



LED Flutlicht Endura in Dunkelgrau 30W 2700lm IP65 4000K


Wand- & Deckenleuchten

UVP: 31,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404971
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Dunkelgrau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	30 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Drehbar °	180
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	2700 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Form	eckig

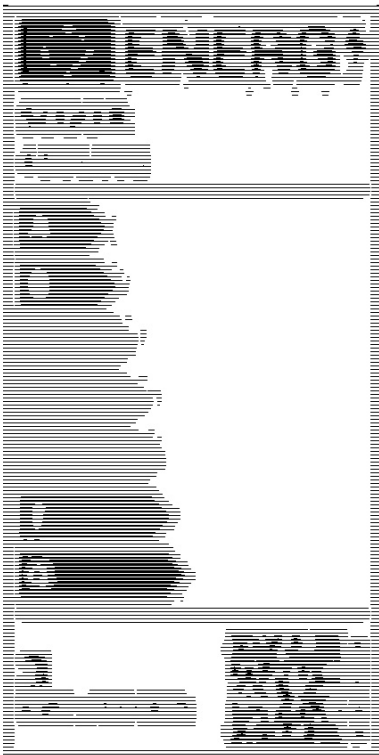

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 39 mm (B) 170 mm (L) 193 mm
Produktgewicht	0.65 kg