
 


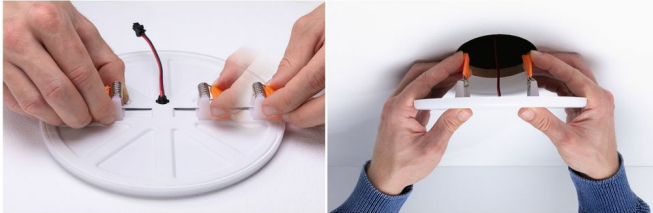

45 – 100 mm



## LED Deckenleuchte Veluna Varifit in Transparent-satiniert 8,5W 750lm IP44 4000K ...

Einbaustrahler

UVP: 31,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-407955
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Transparent-satiniert
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	8.5 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	750 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Büro & Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein

<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Einbaumaße</b>	(Ø) 45 mm
<b>Produktmaße</b>	(H) 31 mm (B) 125 mm (T) 125 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.208 kg