


Smart+ WLAN LED Fluter Flood Camera in Schwarz 24W 1800lm IP44 mit Kamera, Beweg...

Wand- & Deckenleuchten UVP: 251,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr



Artikelnummer	A-562485
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	24 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Zeitlos
Sensortyp	Bewegungsmelder
Sensortechnologie	HF

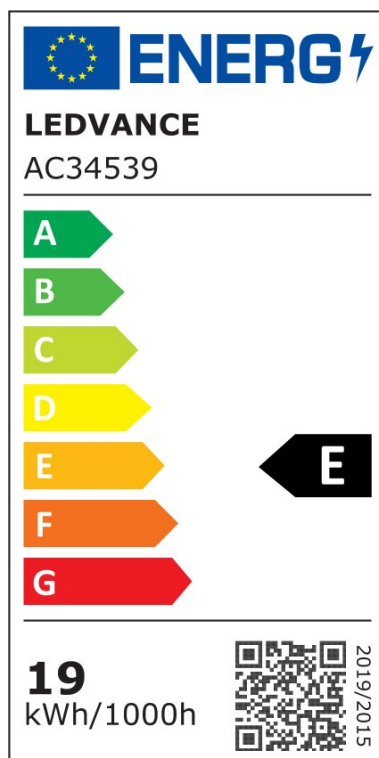

Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	SMART+
Sprachsteuerung	Amazon Alexa, Google Assistant
Produktmaße	(H) 250 mm (B) 169 mm (T) 163 mm
Produktgewicht	0.99 kg