



LED Panel Planon 30W 2800lm 2700 bis 6500K 295x1195mm

LED Panele

UVP: 146,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr



Artikelnummer	A-404893
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	30 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2800 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	35000 h
Schaltzyklen	20000
Abstrahlwinkel	110 Grad
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Schlicht

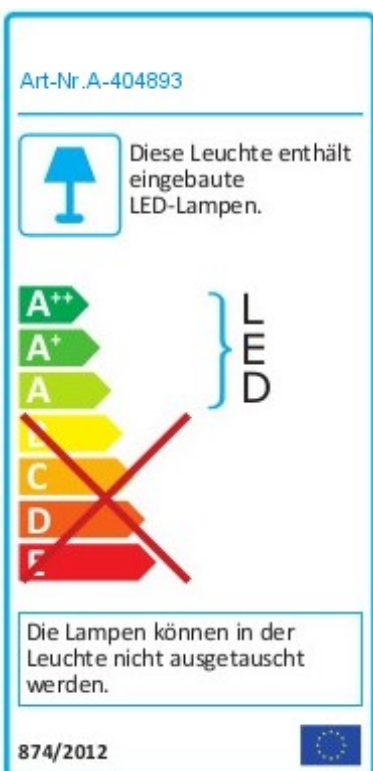

Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(B) 295 mm (L) 1195 mm
Produktgewicht	4.126 kg