




LED Strahler Endura 10W 800lm IP65

Außenstrahler

UVP: 26,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

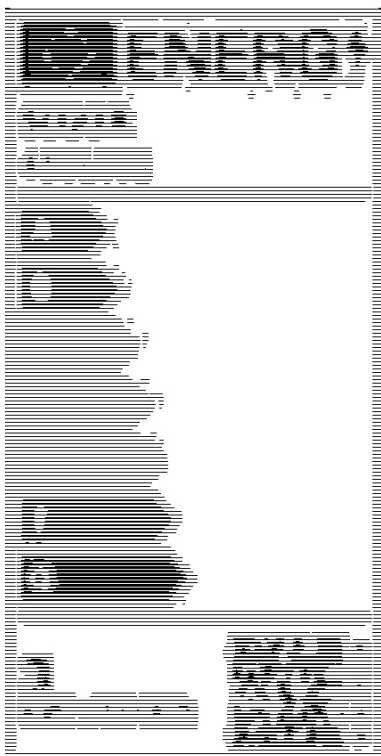

| | |
|----------------------------|------------------|
| Artikelnummer | A-405010 |
| Material | Aluminium, Glas |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Anschlussspannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Dimmbar | Nein |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Anwendungsbereich | Garten, Terrasse |
| Stil | Modern |
| Form | eckig |
| Netzstecker | Ja |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Erdspieß | Ja |
| Produktmaße | (H) 292 mm (B) 108 mm (L) 44 mm |
| Produktgewicht | 0.5 kg |