



LED Stehleuchte Plug & Shine in Anthrazit 2W 140lm E14 IP44 695mm


Dekobeleuchtung & Lichtobjekte

UVP: 125,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-408029
Material	Kunststoff / Acryl, Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	2 W
Max. Leistung	10 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E14
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Lichttechnologie	LED
Bauform	Kerze - B35
Farbtemperatur	1900 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	140 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern
Form	eckig

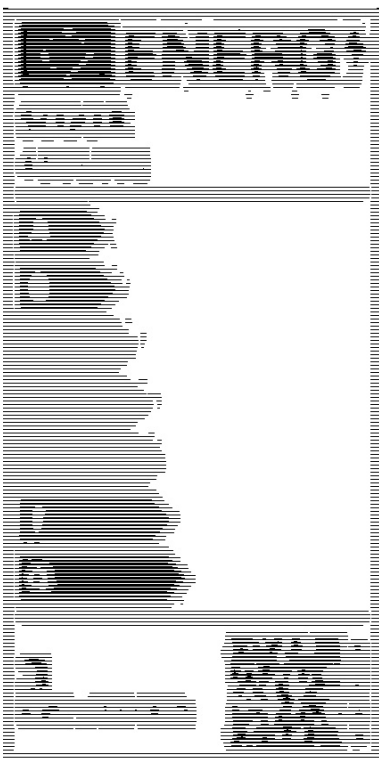

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 695 mm (B) 150 mm (T) 150 mm
Produktgewicht	3.25 kg