



LED Leuchtmittel 10W 800lm


Leuchtmittel

UVP: 34,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404669
Material	Glas
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	10 W
Sockel	B22d
Dimmbar	Ja
Lichttechnologie	LED
Bauform	Birne - A60
Farbtemperatur	2000 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	100000
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
System	SMART+
Sprachsteuerung	Amazon Alexa, Google Assistant
Protokoll	ZigBee
Produktmaße	(L) 120 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.055 kg

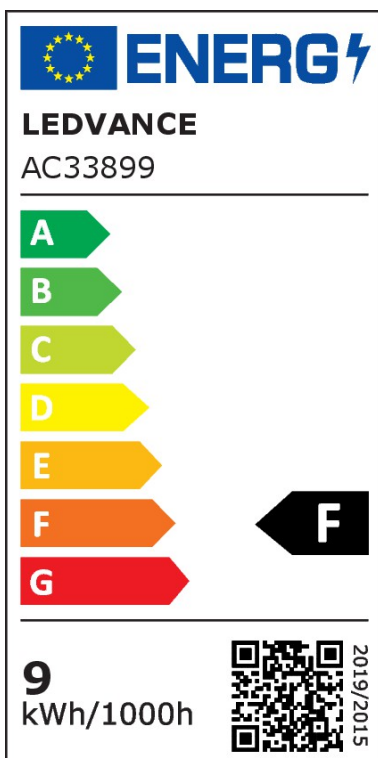

ENERGY
LEDVANCE
 AC33899

A
 B
 C
 D
 E
F
 G

9 kWh/1000h

2019/2015