



LED Wandleuchte Kinver in Schwarz 10W 990lm IP54


Wand- & Deckenleuchten

UVP: 89,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-416154
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	10 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	990 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein

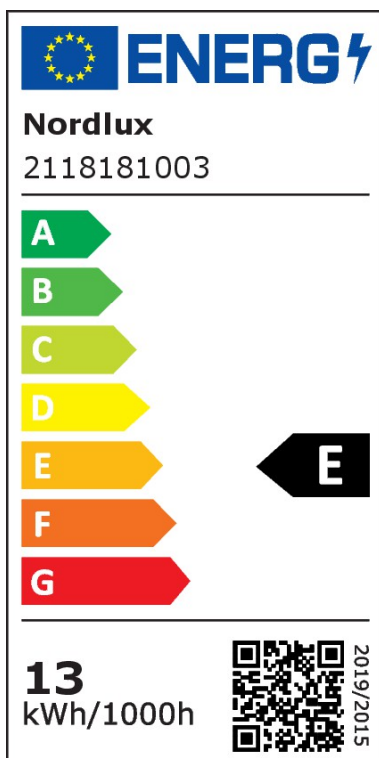

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 90 mm (B) 260 mm
Produktgewicht	0.75 kg