



Klassischer Spot Star in weiß, warmglow, 3-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler


UVP: 99,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

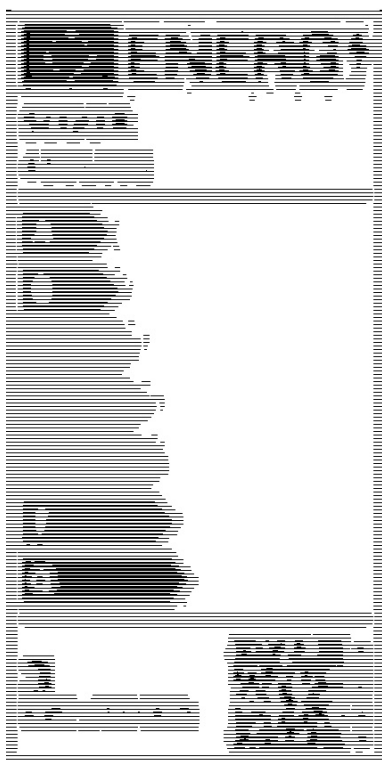

Artikelnummer	A-318465
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand, Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Dimmtechnologie	Philips WarmGlow
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer
Stil	Schlicht
Form	eckig, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 85 mm (B) 442 mm (T) 70 mm
Produktgewicht	0.82 kg