

LED Wandleuchte Fold in Rostfarbig 2x 3,5W 400lm IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 159,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-415941
Material	Stahl, Kunststoff
Farbe	Rostfarbig, Transparent
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 200 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Industriell, Schlicht
Form	eckig

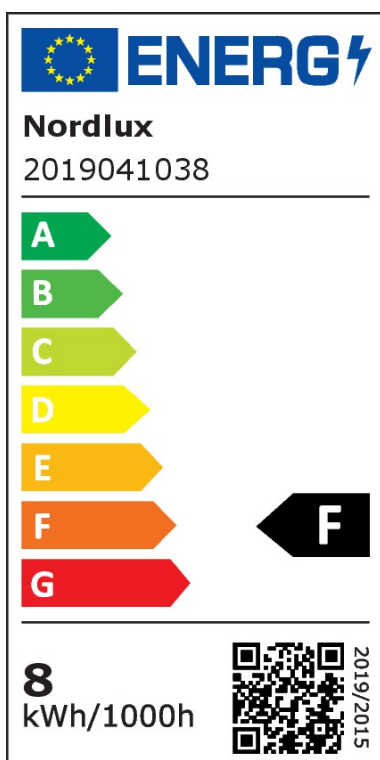

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 149 mm (B) 45 mm (L) 106 mm
Produktgewicht	0.9 kg