




**Premium LED Einbauspot Nova, schwenkbar, GU10, IP65, rund, eisen gebürstet,...**  
Einbaustrahler

UVP: 43,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-337230
<b>Material</b>	Aluminium, Zink
<b>Farbe</b>	Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	7 W
<b>Max. Leistung</b>	35 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Montageart</b>	Decke, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Phasenabschnitt
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	Reflektor - PAR16
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	460 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	15000 h
<b>Abstrahlwinkel</b>	36 Grad
<b>Stil</b>	Schlicht, Zeitlos
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein

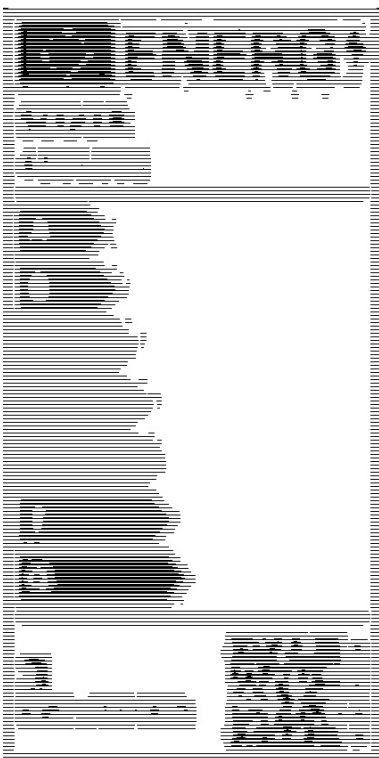

<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Anschlussfertig</b>	Ja
<b>Einbaumaße</b>	(T) 90 mm (Ø) 83 mm
<b>Produktmaße</b>	(Ø) 93 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.399 kg