

## LED Wandleuchte Fold in Rostfarbig 2x 5W 400lm IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 159,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-415947
<b>Material</b>	Metall, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Rostfarbig, Transparent
<b>Anschlussspannung</b>	234 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	5 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Lichtaustritt</b>	oben und unten
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	2x 200 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Startzeit</b>	0.5 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse
<b>Stil</b>	Modern, Industriell, Schlicht
<b>Form</b>	eckig

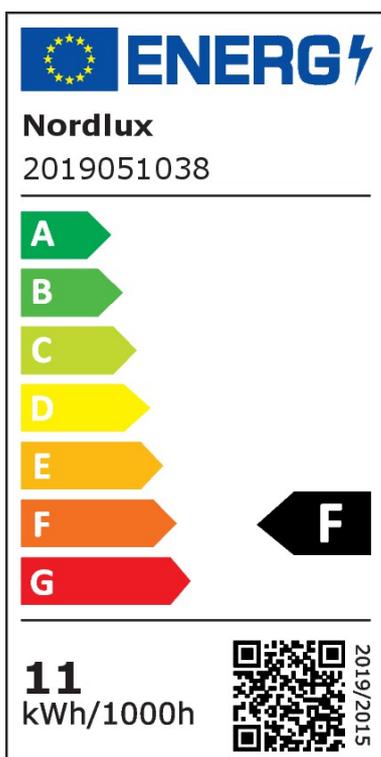

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 210 mm (B) 45 mm (L) 150 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.33 kg