

LED Wandleuchte Fold in Kupfer 2x 3,5W 450lm IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 199,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | A-415938 |
| Material | Kupfer, Kunststoff |
| Farbe | Kupfer, Transparent |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 3.5 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP54 |
| Montageart | Wand |
| Lichtaustritt | oben und unten |
| Dimmbar | Nein |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 2x 225 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Startzeit | 0.5 s |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Anwendungsbereich | Garten, Terrasse |
| Stil | Modern, Industriell, Schlicht |
| Form | eckig |

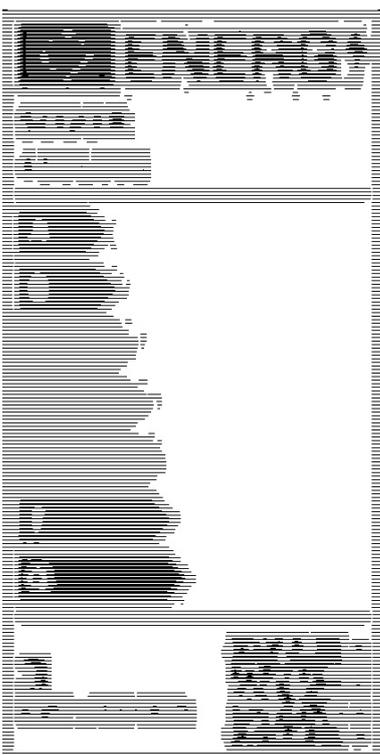

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (H) 149 mm (B) 45 mm (L) 106 mm |
| Produktgewicht | 0.74 kg |