



LED Wandleuchte Endura in Aluminium 11,5W 700lm IP44


Wand- & Deckenleuchten

UVP: 73,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404943
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Aluminium
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	11.5 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	110 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein

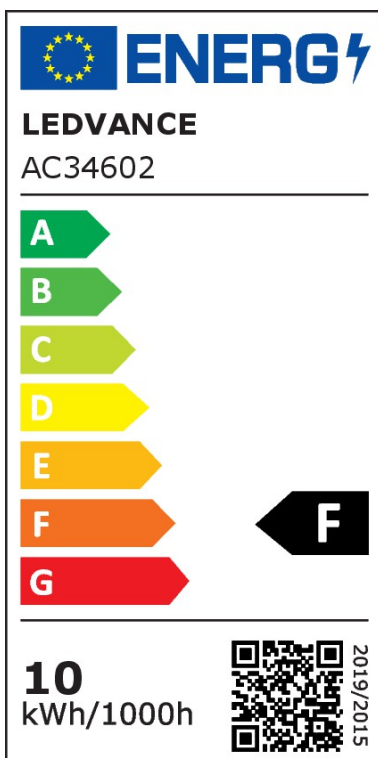

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 160 mm (B) 90 mm (L) 55 mm
Produktgewicht	0.48 kg