



LED Lichterkette Plug & Shine in Schwarz 7x 14W 980lm E14 7-flammig IP44

Lichtschläuche & Lichterketten

UVP: 82,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-408036
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	14 W
Max. Leistung	7x 14 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	7x E14
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Kerze - B35
Farbtemperatur	1900 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	7x 140 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Dekoratив
Form	länglich
Netzstecker	Nein

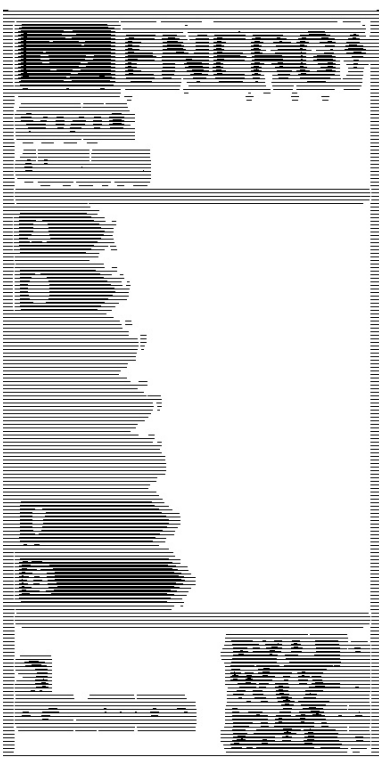

Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(L) 7500 mm
Produktgewicht	0.94 kg