

LED Wandleuchte Carlo in Silber pulverbeschichtet 4x 0,8W 480lm IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 75,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-415498
Material	Eisen, Kunststoff
Farbe	Silber-matt
Anschlussspannung	200-230 V
Leistungsaufnahme	0.8 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	4x 120 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	75 Grad
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Modern, Schlicht

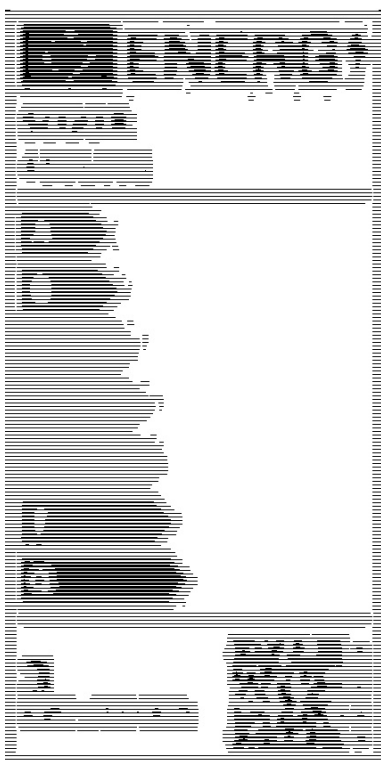

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Zubehör	1 x Montagematerial
Produktmaße	(H) 80 mm (B) 37 mm (L) 130 mm
Produktgewicht	0.475 kg