

LED Bodeneinbaustrahler in Weiß 2x 6W 1080lm IP65

Bodeneinbaustrahler

UVP: 131,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-406184
Material	Glas
Farbe	Transparent, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 540 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Garage & Carport, Terrasse
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 90 mm (B) 92 mm (T) 92 mm

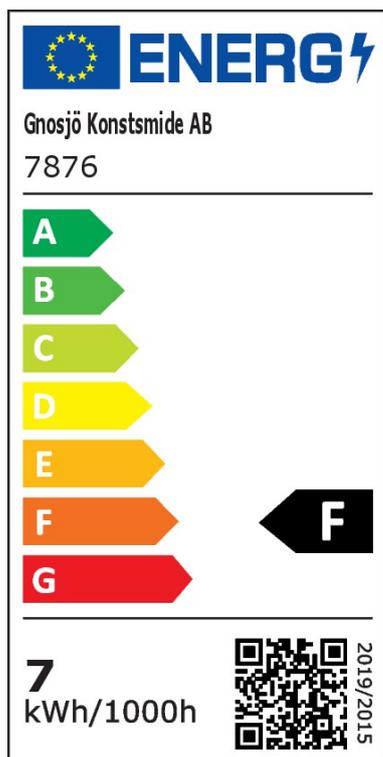

Produktgewicht

0.9 kg