



## LED Deckenaufbaustrahler Cesena anthrazit IP54 für den Außenbereich


Wand- & Deckenleuchten

UVP: 78,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-351120
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	230-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Lichtaustritt</b>	unten
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	400 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

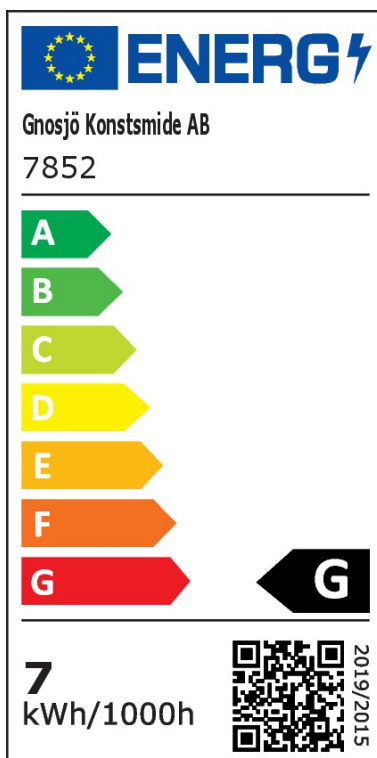

**Produktmaße** (H) 100 mm (B) 100 mm (L) 100 mm  
**Produktgewicht** 0.82 kg