



LED Pavia Wandleuchte in Anthrazit 4x 3W 800lm IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 173,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-406181
Material	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Anschlussspannung	230-240 V
Leistungsaufnahme	12 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	4x 200 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

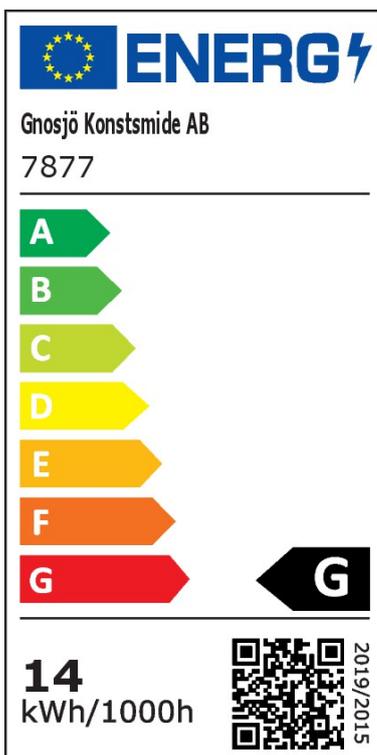

Produktmaße

(H) 115 mm (B) 165 mm (L) 80 mm

Produktgewicht

1.1 kg