



## Moderne LED Mastleuchte aus Aluminium in schwarz und Glas in klar, dimmbar


Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 498,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-310858
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	2 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP23
<b>Montageart</b>	Boden
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	700 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Gewerblicher Bereich
<b>Stil</b>	Schlicht, Zeitlos
<b>Form</b>	länglich, rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

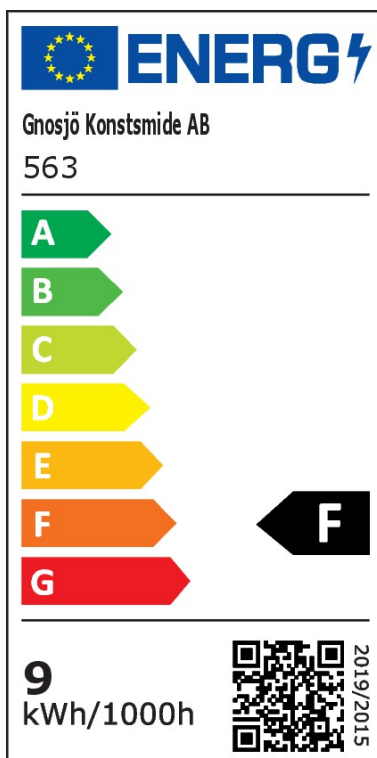

**Produktmaße**

(H) 2400 mm (B) 300 mm (T) 550 mm

**Produktgewicht**

5.65 kg