



LED Erdspießleuchte Andria aus Aluminium in Anthrazit


Außenstrahler

UVP: 163,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-360659
Material	Aluminium, Acrylglas
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230-240 V
Leistungsaufnahme	8 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	420 lm
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Erdspieß	Ja
Weiteres	Anschlusskabel 5m

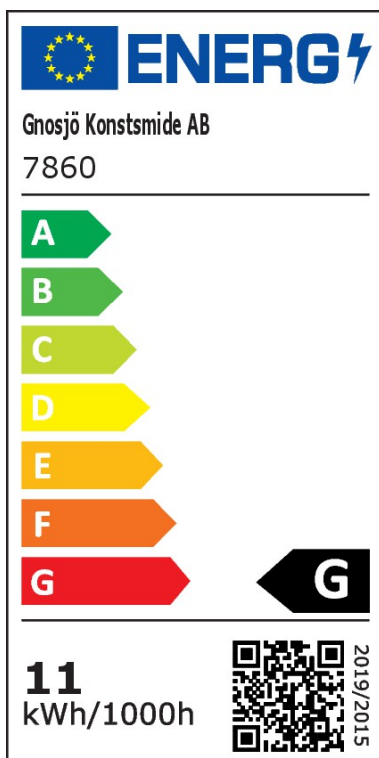

Produktmaße

(H) 270 mm (B) 70 mm (T) 135 mm

Produktgewicht

1.1 kg