 


87 Kombiklinge, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion - 6 mm Vario-Klingen/Adapter.



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------|
| EAN: | 4013288000637 | Abmessung: | 175x7x7 mm |
| Teilenr: | 05002968001 | Gewicht: | 37 g |
| Artikel-Nr: | 87 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82054000 |

- Kombiklinge TORX®/TORX® für Vario-Handhalter
- Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
- Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
- Zwei Abtriebsgrößen an einer Klinge

Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_87.html

Wera - 87

05002968001 - 4013288000637

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vario Doppelklingen

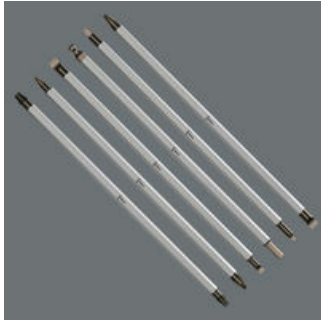

Die 6 mm Schraubendreherklingen mit Sechskantgeometrie sind 175 mm lang und aus dem hochwertigen Bit-Material hergestellt. Das garantiert lange Lebensdauer. Die Klingen verfügen jeweils über 2 Abtriebsspitzen.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm

mm

inch

| | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 05002966001 | TX 6 | TX 8 | 6 | 175 | 7" |
| 05002968001 | TX 7 | TX 9 | 6 | 175 | 7" |
| 05002970001 | TX 10 | TX 15 | 6 | 175 | 7" |
| 05002973001 | TX 20 | TX 25 | 6 | 175 | 7" |
| 05002976001 | TX 30 | TX 40 | 6 | 175 | 7" |

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_87.html

Wera - 87

05002968001 - 4013288000637

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de