



|                    |                                      |                       |               |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288214669                        | <b>Abmessung:</b>     | 210x132x80 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05057485001                          | <b>Gewicht:</b>       | 805 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |                                      | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000      |

- 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
- Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
- Für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
- Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).



### Weblink


[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1  
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt Turbo

### Schneller schrauben

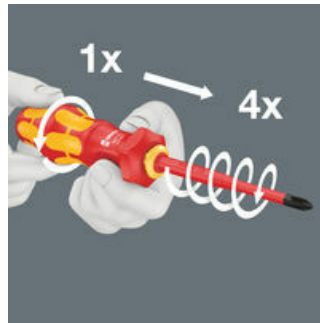


Die Konstruktion des Kraftform Turbo ermöglicht eine Vervierfachung der Geschwindigkeit bei der Handverschraubung speziell für leichtgängige Verschraubungen - ohne Strom!

### Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl



Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben.

### Das Griff/Wechselklingen-System

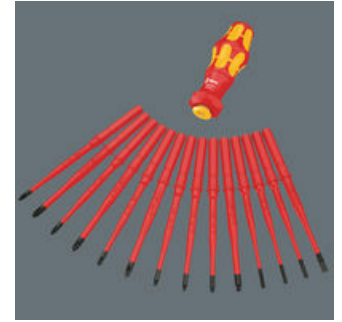

Der Kraftform Turbo ist mit seiner 9 mm Aufnahme für alle Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen geeignet. Das "Halter/Wechselklingen-System" steht für flexibles Arbeiten bei vielen Schraubenprofilen.

### Stückgeprüft




Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

### Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

### Mit und ohne Turbo

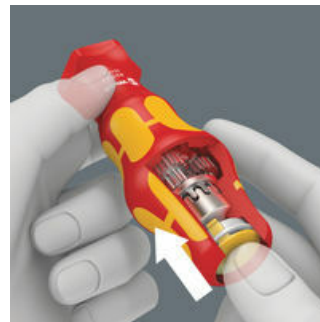

Die Turbo-Funktion kann bei Bedarf durch einfachen Knopfdruck aktiviert werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1  
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt Turbo


Satz-Inhalt:

827 T i Kraftform Turbo Handhalter, 9 x 125 mm

 05057481001 1x 9 x 125 mm





817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001 1x PH 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

 05003440001 1x # 1 x 154 mm

 05003441001 1x # 2 x 154 mm





Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm


 05003431001 1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm


 05003437001 1x TX 15 x 154 mm


 05003438001 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001 1x TX 25 x 154 mm




Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm

 05003417001 1x # 1 x 154 mm

 05003418001 1x # 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

 05003400001 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm



Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1  
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16-teilig

### Kraftform Kompakt Turbo

 


#### Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm



|             |    |                    |
|-------------|----|--------------------|
| 05003406001 | 1x | 0,6 x 3,5 x 154 mm |
| 05003407001 | 1x | 0,8 x 4 x 154 mm   |
| 05003408001 | 1x | 1 x 5,5 x 154 mm   |

#### Klettstreifen 120, 120 x 50 mm



1x 120 x 50 mm

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1  
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)