

# 300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff, 4 x 5,0 Nm

Serie Drehmomentindikatoren



<b>EAN:</b>	4013288099150	<b>Abmessung:</b>	218x81x51 mm
<b>Teilenr:</b>	05027913001	<b>Gewicht:</b>	219 g
<b>Artikel-Nr:</b>	300 Hex Pistole	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
- Deutlich hör- und spürbares Überraisten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
- Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innensechskant-Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff, für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

## Weblink


[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_drehmomentindikatoren\\_300\\_hex\\_pistole.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex_pistole.html)

Wera - 300 Hex Pistole  
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie Drehmomentindikatoren

### Drehmomentindikatoren

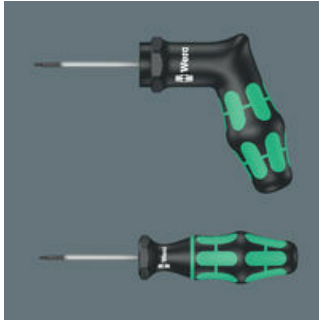


Die Wera Drehmomentindikatoren sind werkseitig mit den von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen Werten voreingestellt. Diese Anzugswerte sind für TORX®, TORX PLUS® und Innensechskantschrauben auf die jeweilige Schraubengröße bezogen. Drehmomentindikatoren sorgen für sichere und leicht lösbare Schraubverbindungen. Präzision:  $\pm 10\%$

### Manipulationsgeschützt



Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt.

### Für schwer zugängliche Schrauben

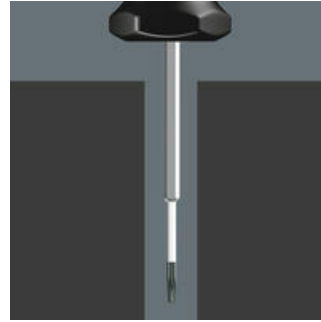

Schlanke, auf 4 mm überdrehte Sechskantklingen für schwer zugängliche Schrauben.

### Hör- und spürbares Überraasten



Deutlich hör- und spürbares Überraasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Pistolengriff



Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_drehmomentindikatoren\\_300\\_hex\\_pistole.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex_pistole.html)

Wera - 300 Hex Pistole  
05027913001 - 4013288099150

 
 
Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff, 4 x 5,0 Nm

Serie Drehmomentindikatoren



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	inch	mm	inch
05027913001	4,0	5,0	3,7	160	100	65	2 9/16"	25	1"

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_drehmomentindikatoren\\_300\\_hex\\_pistole.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex_pistole.html)

Wera - 300 Hex Pistole  
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de