



EAN:	4013288169662	Abmessung:	157x100x32 mm
Teilenr:	05073671001	Gewicht:	199 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- Griff aus Material mit elektrischem Oberflächenwiderstand $\leq 10^9$ Ohm
- Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch
- Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
- Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand $\leq 10^9$ Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD Werkzeuge



Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter




Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie



Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei $\leq 10^9$ Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Für Halfmoon und HIOS Bits

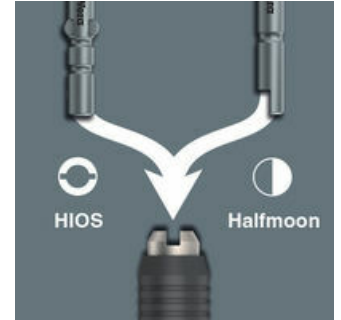

Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.

Kraftform Micro Griff



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html



Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Serie ESD

Satz-Inhalt:

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter, 97 mm


	05300004001	1x 97 mm
		

851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1,8 mm


	05135270001 ¹⁾	1x PH 00 x 44 x 1,8 mm
	05135272001 ²⁾	1x PH 0 x 44 x 1,8 mm
	05135276001 ¹⁾	1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben
 2) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert


867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x TX 5 x 44 mm
	05345350001	1x TX 6 x 44 mm


867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm

	05135230001	1x 1 IP x 44 mm
	05135231001	1x 2 IP x 44 mm
	05135232001	1x 3 IP x 44 mm
	05326310001	1x 4 IP x 44 mm


840/9 C Bits Hex-Plus, 1,5 x 44 mm

	05135268001	1x 1,5 x 44 mm
	05135269001	1x 2 x 44 mm

800/9 C Bits, 0,23 x 1,5 x 44 mm

	05135265001	1x 0,23 x 1,5 x 44 mm
	05135266001	1x 0,40 x 2 x 44 mm
	05135267001	1x 0,50 x 3 x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1,8 mm

	¹⁾	1x 1 IPR x 44 x 1,8 mm
---	---------------	------------------------

1) Ohne Bohrung

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
 05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de