


Brother TJ-4005DN - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (12 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4005DNZ1
EAN/UPC	4977766822206

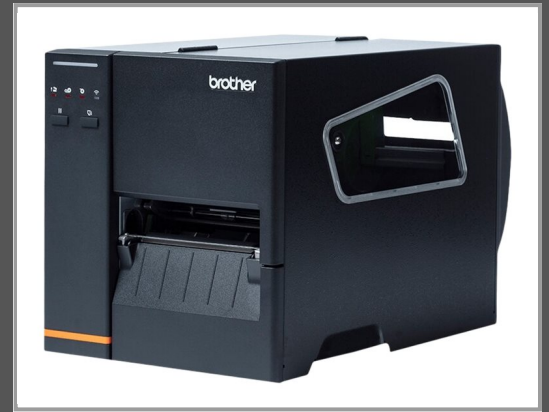

Beschreibung

Brother TJ-4005DN - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (12 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB 2.0-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TJ-4005DN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	9.2 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB 2.0-Host
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Codablock F, Plessey, EAN-14, Code 128B, Code 128C, Code 128A, ITF-14, Standard 2 of 5, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-2, UPC-5, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, GS1 DataMatrix
Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Apple macOS 10.15.x, Apple MacOS X 10.11.x oder höher, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Apple MacOS 10.13.x oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.8 cm x 43.6 cm x 27.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.