


# Dell 7530 - Intel Core i5 1245U - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz)

Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - Class 40 - 39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - NFC - Wi-Fi 6E - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre Basis Vor-Ort

Gruppe	Notebooks
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	RC74T
EAN/UPC	5397184721520

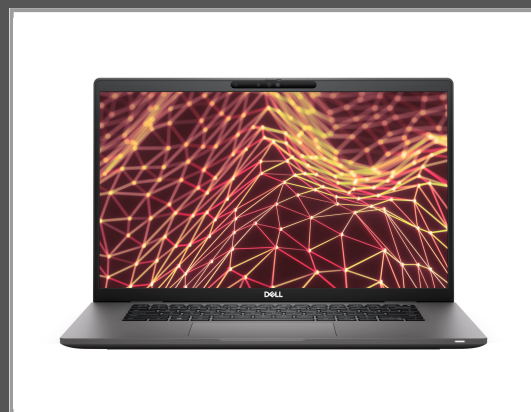

## Beschreibung

Dell 7530 - Intel Core i5 1245U - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz) - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 40 - 39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - NFC, Wi-Fi 6E - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre Basis Vor-Ort

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 7530 - 39.624 cm (15.6") - Core i5 1245U - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit + Windows 11 Pro Lizenz - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U (4.4 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe, Class 40
Bildschirm	39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll)
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Batterie	4 Zellen
Besonderheiten	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Hall-Sensor
Sicherheit	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät, kontaktloses Smart Card-Lesegerät
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.77 cm x 22.975 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.54 kg

Preistyp

Build To Stock (BTS)

Services im Bundle

3 Jahre Basis Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.