


# Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN

2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Speicherbausteine |
| Hersteller          | Kingston          |
| Hersteller Art. Nr. | KVR26N19S6/8      |
| EAN/UPC             | 0740617311310     |

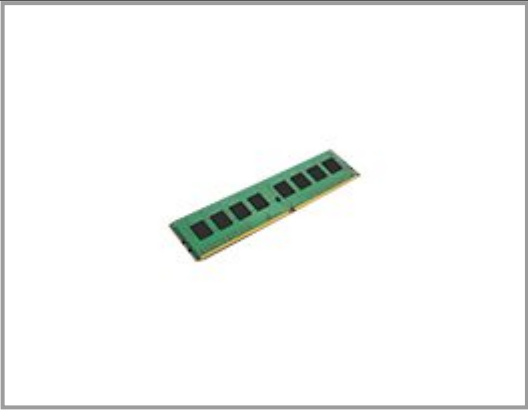

## Beschreibung

Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

## Hauptmerkmale

|                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung     | Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert                                           |
| Produkttyp              | Speichermodul                                                                                                                         |
| Kapazität               | 8 GB                                                                                                                                  |
| Speichertyp             | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN                                                                                                             |
| Erweiterungstyp         | Generisch                                                                                                                             |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC                                                                                                                               |
| Geschwindigkeit         | 2666 MHz (PC4-21300)                                                                                                                  |
| Latenzzeiten            | CL19 (19-19-19)                                                                                                                       |
| Leistungsmerkmale       | Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Low-Power Auto Self Refresh (LPASR), ungepuffert |
| Spannung                | 1.2 V                                                                                                                                 |
| Metallüberzug           | Gold                                                                                                                                  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.