


Corsair Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB

DIMM 288-PIN - 7200 MHz / PC5-57600 - CL34 - 1.45 V - ungepuffert - Schwarz

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Corsair
Hersteller Art. Nr.	CMH32GX5M2X7200C34
EAN/UPC	0840006601159

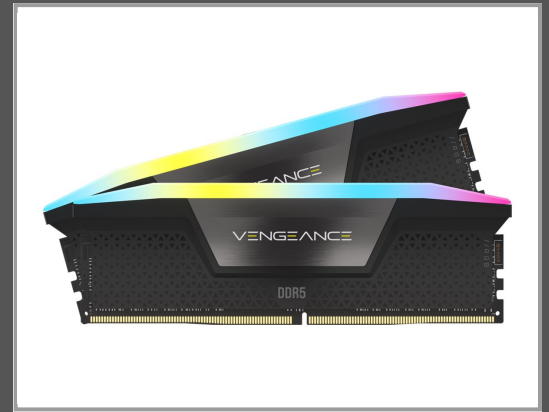

Beschreibung

CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 7200 MHz / PC5-57600 - CL34 - 1.45 V - ungepuffert - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 7200 MHz / PC5-57600 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Geschwindigkeit	7200 MHz (PC5-57600)
Latenzzeiten	CL34 (34-44-44-96)
Leistungsmerkmale	Corsair iCUE Support, 10 RGB-Lichtzonen, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.45 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.