


ASUS GT1030-SL-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030

2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 Low-Profile - DVI - HDMI - ohne Lüfter

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YV0AT0-M0NA00
EAN/UPC	4712900743333

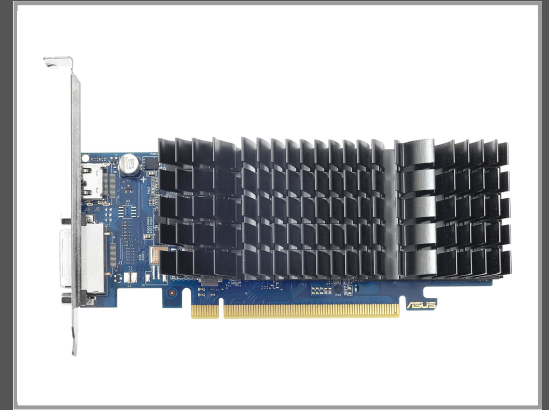

Beschreibung

ASUS GT1030-SL-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 Low-Profile - DVI, HDMI - ohne Lüfter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS GT1030-SL-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Speicher	2 GB GDDR5
Core Clock	1266 MHz
Boost-Takt	1506 MHz
CUDA-Kerne	384
Effektiver Speichertakt	6008 MHz
Speicherschnittstelle	64-Bit
Informationen zur max. Auflösung	DVI: 1920 x 1200
Schnittstellen	DVI-D (Single-Link) HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.5
Ohne Lüfter	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4 cm x 17.3 cm x 6.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.