


ASUS XONAR SE - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz

116 dB S/N - 5.1 - PCIe - CM6620A - Low-Profile

Gruppe	Soundkarten
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YA00T0-M0UA00
EAN/UPC	4718017040563

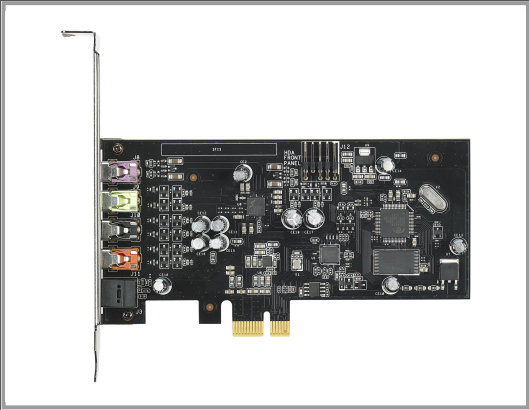

Beschreibung

ASUS XONAR SE - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 116 dB S/N - 5.1 - PCIe - CM6620A - Low-Profile

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS XONAR SE - Soundkarte
Gerätetyp	Soundkarte - Low-Profile
Gehäusotyp	Intern
Schnittstellen Typ	PCI Express
Signalprozessor	CM6620A
Soundmodus	5.1 Channel Surround
DAC-Auflösung	24-Bit
Abtastfrequenz	44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Rauschabstand	116 dB
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.