


# Canon PIXMA TR4651 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 6.4  
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6  
Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - weiß

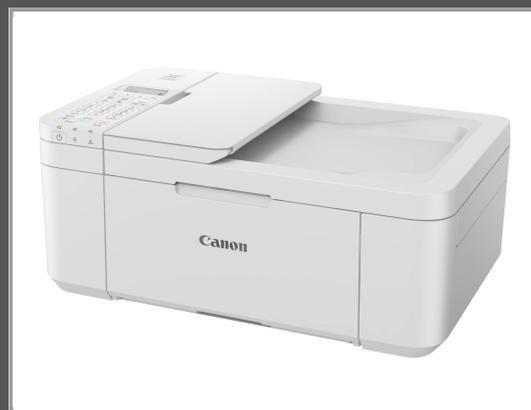

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5072C026
EAN/UPC	4549292185737

## Beschreibung

Canon PIXMA TR4651 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 6.4 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n) - weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TR4651 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1200 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 6.4 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2.7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 4.4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Seidenmattpapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt

Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 29.5 cm x 18.9 cm
Gewicht	5.8 kg
Farbe	Weiß

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.