


# Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 32 GB - DIMM 288-PIN

7200 MHz / PC5-57600 - CL38 - 1.45 V - on-die ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF572C38RSK2-32
EAN/UPC	0740617331455

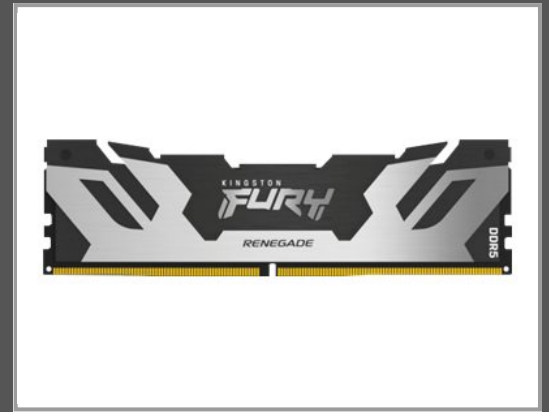

## Beschreibung

Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 32 GB - DIMM 288-PIN - 7200 MHz / PC5-57600 - CL38 - 1.45 V - on-die ECC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 32 GB - DIMM 288-PIN - 7200 MHz / PC5-57600
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	7200 MHz (PC5-57600)
Latenzzeiten	CL38
Leistungsmerkmale	Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0)
Spannung	1.45 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.