


# G.Skill Value Series - DDR4 - kit - 16 GB: 2 x 8 GB

DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	G.Skill
Hersteller Art. Nr.	F4-2400C17D-16GNT
EAN/UPC	4719692017680

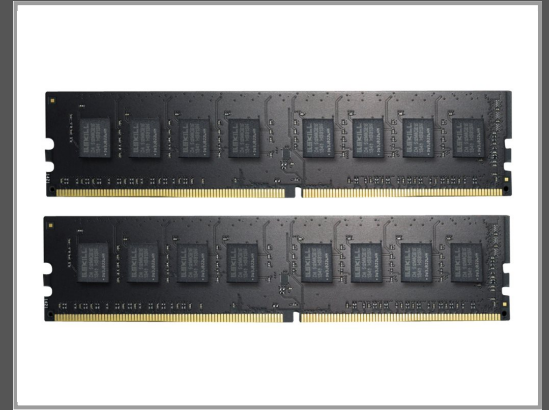

## Beschreibung

G.Skill Value Series - DDR4 - kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Value Series - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten	CL17 (17-17-17-39)
Leistungsmerkmale	Dualer Kanal, ungepuffert
Spannung	1.2 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.