


# TP-LINK Omada EAP670 V1.26 - Accesspoint - Wi-Fi 6

2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP670
EAN/UPC	4897098687154

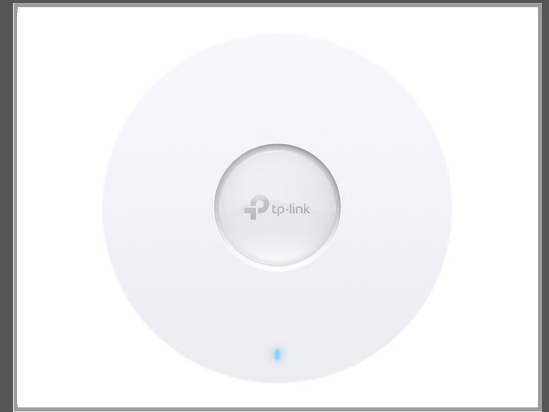

## Beschreibung

TP-Link Omada EAP670 V1.26 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada EAP670 V1.26 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ; Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s ; Channel-Bandbreite: 160 MHz
Kapazität	Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (2,4 GHz): 8 ; Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (5 GHz): 8 ; Anzahl gleichzeitiger Clients: 250+ ; MAC Filtereingänge: 4000
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.3 cm x 24.3 cm x 6.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.