


Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB

DIMM 288-PIN - 6000 MHz - CL32 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC
- Schwarz/Silber

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF560C32RSK2-64
EAN/UPC	0740617331820

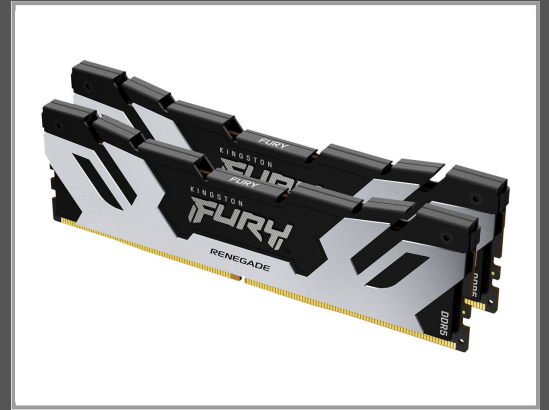

Beschreibung

Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz - CL32 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz/Silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz
Latenzzeiten	CL32 (32-38-38)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dual Rank, acht Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.