


# Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB

DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF560C36BBEAK2-16
EAN/UPC	0740617331905

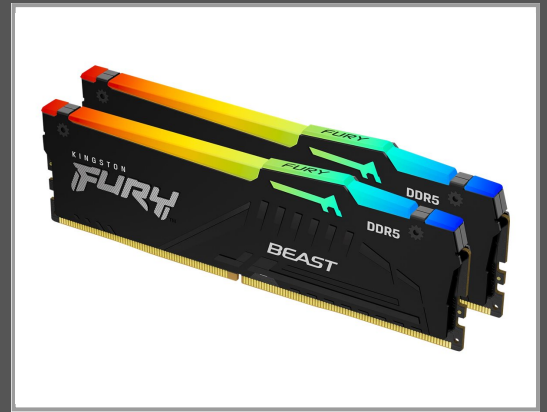

## Beschreibung

Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL36 (36-38-38)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, Black PCB, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB-Beleuchtung, AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.