


# Thermaltake Pure 12 ARGB Sync - TT Premium Edition - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß (Packung mit 3)

500 rpm - 56,45 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CL-F127-PL12SW-A
EAN/UPC	4713227528412

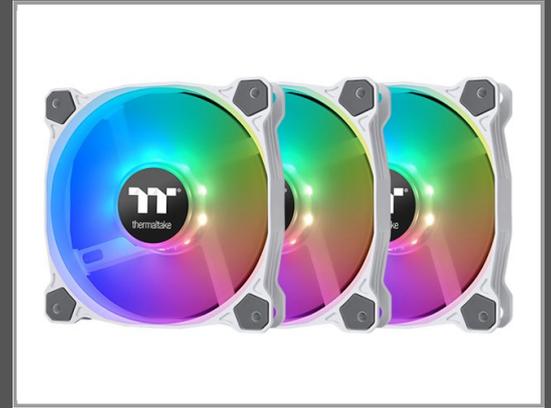

## Beschreibung

Thermaltake Pure 12 ARGB Sync - TT Premium Edition - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß (Packung mit 3)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake Pure 12 ARGB Sync - TT Premium Edition - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Farbe	Weiß
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit	500-1500 U/Min
Luftstrom	(56,45 CFM)
Geräuschpegel	25.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Steuerung, Anti-Vibrations-Gummipads, adressierbares RGB, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 25 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.