



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

GE-CM 36/43 Li M-Solo

Art.-Nr.: 3413246

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825648720

Der Akku-Rasenmäher GE-CM 36/43 Li M-Solo ist ein Mitglied der flexiblen und leistungsstarken Power X-Change-Familie und wird empfohlen bis zu einer Fläche von 600 m². Der Rasenmäher ist ein sehr hochwertiges, zuverlässiges und äußerst leistungsstarkes Gerät für die kabellose Pflege größerer Rasenflächen. Die sechsstufige zentrale Schnitthöhenverstellung erlaubt die einfache, individuelle Einstellung der Schnitthöhe. Zusätzlich ermöglicht ein Mulchkeil das feine Zerkleinern des Mähguts, welches dann gleichmäßig auf dem Rasen verteilt wird und damit zusätzlich den Rasen düngt. Der Mäher wird mit zwei 18 Volt-Akkus der Systemreihe betrieben. Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Grasfangbox mit Füllstandsanzeige
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Inkl. Mulchkeil
- Empfohlen für Rasenflächen bis 600 m²
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 3000 min⁻¹
- Schnittbreite 43 cm
- Schnitthöhenverstellung 6 Stufen | 25/35/45/55/65/75 mm | Zentral
- Fangbehältervolumen 63 L
- Raddurchmesser vorne 160 mm
- Raddurchmesser hinten 250 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 17 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 20 kg
- Maße Einzelverpackung 820 x 478 x 462 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 20 kg
- Maße Exportkarton 830 x 486 x 470 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 132 | 264 | 330

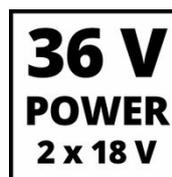

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 43 Li
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405451
EAN-Code: 4006825610604
Einhell Grey



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Flächenleistung (in m²)

with 1.5 Ah PXC	225	
with 2 Ah PXC	300	
with 2.6 Ah PXC+	375	
with 3 Ah PXC	450	
with 4 Ah PXC	600	
with 5.2 Ah PXC	750	
with 5.2 Ah PXC+	750	