



# Einhell

# ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

**18V 2,0Ah PXC Starter Kit**

**Art.-Nr.: 4512040**

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825613681

Das Einhell 18V 2,0Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku widersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten, einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich


## Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Ausstattung Akku:
  - Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
  - max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
  - Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
  - Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
  - geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
  - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
  - Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
  - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
  - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
  - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
  - Extrem platzsparend durch kompaktes Design
  - Kurze Ladezeiten mittels Schnellladetechnologie
  - Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
  - Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
  - Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
  - Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
  - Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen



## Technische Daten

- Netzanschluss Ladegerät	200-250 V   50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät	20 V
- Ladezeit	40min
- Spannung	18 V
- Akku-Kapazität	2000 mAh
- Max. Power	450 W
- Anzahl Akkus	1 STK

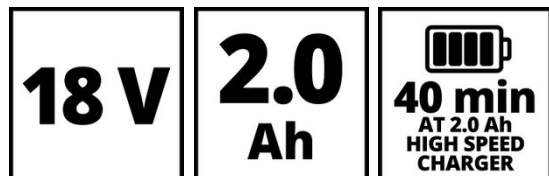

# Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	0.87
- Bruttogewicht (kg)	0.97
- Maße Einzelverpackung	165 x 82 x 185 mm
- Stück pro Exportkarton	12 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12.12 kg
- Maße Exportkarton	402 x 280 x 300 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	8760   18960