


HP t430 v2 - DTS - Celeron N4020 1.1 GHz - 4 GB - Flash 32 GB - Deutsch - TAA-konform

Produktbeschreibung: HP t430 v2 - Thin Client - DTS - 1 x Celeron N4020 / 1.1 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 32 GB - eMMC 5.1 - UHD Graphics 600 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - HP ThinPro 64-bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TAA-konform



Gruppe: Desktops & Server
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 12H62EA#ABD
 EAN: 0196548913039

Beschreibung:
 Der intuitive HP t430 Thin Client wurde für Desktop-Virtualisierung und Cloud-basierte Anwendungen optimiert und ist somit für Endanwender leicht verständlich und für IT-Administratoren einfach zu warten.

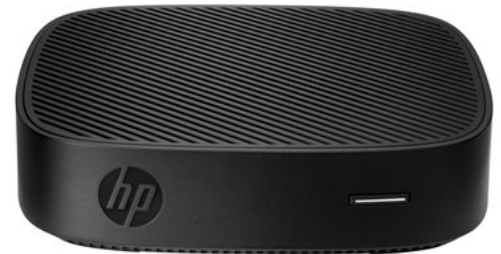

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP t430 v2 - DTS - Celeron N4020 1.1 GHz - 4 GB - Flash 32 GB - Deutsch - TAA-konform
Typ	Thin Client - Desktop Slimline
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	1 x Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz (2.8 GHz) (Dual-Core)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Burst Technology
Cache-Speicher	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
RAM	4 GB DDR4 SDRAM - non-ECC
Festplatte	Flash 32 GB - eMMC - eMMC 5.1
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 600
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Tastatur	Deutsch
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	HP ThinPro 64-bit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.5 cm x 13.5 cm x 3.2 cm
Gewicht	740 g
TAA-kompatibel	Ja
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

