
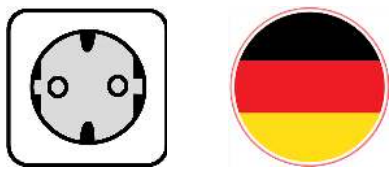


ROLINE 19-Zoll-Steckdosenleiste 8fach, mit Ein-/Aus-Schalter, schwarz, 2 m

Artikelnummer 19.07.1619
Hersteller ROLINE
Hersteller-Art.-Nr. 19.07.1619
EAN (Einzelstück) 7630049627024

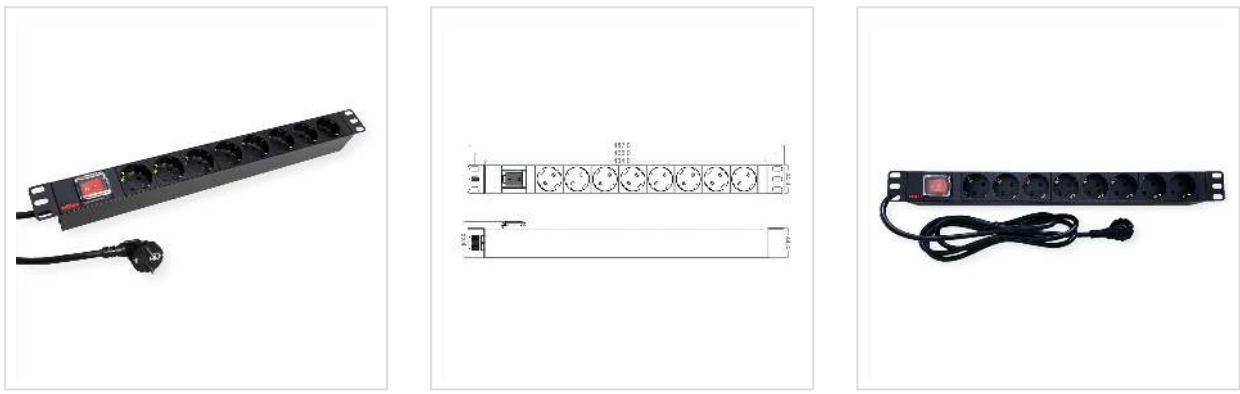

19" Schutzkontakt-Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

- Anordnung der Steckdosen: 45°
- Profil aus eloxiertem Aluminium
- Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
- Leitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm², schwarz
- Max. Belastung: 16A 3600W
- Farbe: schwarz
- Einbaulänge: 466 mm
- Abmessungen: 487 x 44,4 x 44,4 mm

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	19" Steckdosenleiste
Farbe	schwarz
Länge	2 m

Funktion	19" Steckdosenleiste
Bauform	19" Rackmount
Max. Belastbarkeit	3600W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	ja
Anzahl der Steckdosentöpfe	8
Anzahl Ausgänge/Winkel	8 / 45°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1,5mm ²
Anschlusstecker	CEE 7/7
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	44 mm
Breite	487 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	834 g
Verpackungshöhe	110 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.95 kg