



ICY BOX IB-DK2245AC

USB Type-C® DockingStation mit zwei Videoschnittstellen

Haupteigenschaften

- Ermöglicht die gleichzeitige 4K-Ausgabe über zwei Videoschnittstellen
 - zwei DisplayPort™ Schnittstellen bis zu 4096x2160@60 Hz oder
 - zwei HDMI® Schnittstellen bis zu 4096x2160@60 Hz
- Unterstützt die Verwendung eines 5K Monitors mit 2x DisplayPort™ Kabel
- Anschluss an einem USB Type-C® Host Computer mit Power Delivery 65 W
- 2x USB Type-C® und 4x USB 3.2 (Gen 1) Type-A Schnittstellen
Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
- Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle mit Wake-on-LAN Funktion
- Audioeingangs- und Audioausgangsschnittstellen
- Verfügt über eine An-/Austaste zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Inklusive externem 100 W Netzteil (20 V / 5 A)



Verpackungsinhalt

1x IB-DK2245AC, 1x USB 3.2 (Gen 1) Kabel Type-C® zu Type-A, 1x USB 3.2 (Gen 1) Kabel Type-C® zu Type-C®, 1x Netzteil, 1x Stromkabel, 1x Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-DK2245AC
Artikel Nr.	60658
EAN-Code	4250078170006
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	PC/ABS Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 (Gen 1) Type-C® / USB 3.0 Type-A
Übertragungsrates	Bis zu 5 Gbit/s
Ausgangsschnittstellen	2x DisplayPort™ 1.2 bis zu 4096x2160 @ 60 Hz 2x HDMI® bis zu 4096x2160 @ 60 Hz 4x USB 3.2 (Gen 1) Type-A bis zu 5 gbit/s (3x 5 V@0,9 A, 1x 5V @ 1,5 A BC 1.2) 2x USB 3.2 (Gen 1) Type-C® bis zu 5 Gbit/s (5 V @ 0.9 A) 1x Gigabit LAN RJ45 mit Wake-on-LAN Funktion bis zu 10/100/1000 Mbit/s 1x 3,5 mm Mikrofoneingang 1x 3,5 mm Stereo Audioausgang
Power Delivery	Bis zu 65 W

Auflösungen	Dual Modus: bis zu 2x 4096x2160 @ 60 Hz Single Modus: bis zu 1x 5120x2880 @ 60 Hz (über zwei DisplayPort® Kabel verbunden)
Ein-/Ausschalter	Ja
Kensington Lock	Ja
Kabellänge	100 cm
Stromversorgung	Extern, AC 100-240 V / 2 A, 50/60 Hz, DC 20 V / 5 A, 100 W Gesamtleistung
Betriebssystem	Windows®, macOS®


Systemvoraussetzungen

- Windows®, macOS®
- Installierte DisplayLink™ Treiber
- Power Delivery über ein Type-C® Hostcomputer mit PD Unterstützung
- Um 4K/5K Auflösungen nutzen zu können, werden entsprechende 4K/5K Monitore und DisplayPort™ 1.2 Unterstützung benötigt
- Das Gerät ist auch mit Thunderbolt™ 3 Type-C® ausgestatteten Computern kompatibel



ICY BOX IB-DK2245AC

USB Type-C® DockingStation mit zwei Videoschnittstellen

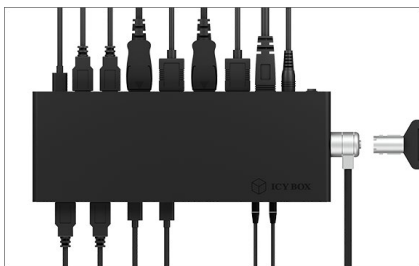

Stets leistungsfähig

Die DockingStation ist gewohnt hochwertig verarbeitet und kann sowohl mit aktuellem Windows® als auch macOS® Betriebssystemen verwendet werden. Dadurch ist die IB-DK2245AC der perfekte Begleiter für eifrige Geschäftsleute und Multimedia-Enthusiasten, die für alle Arbeitsumgebungen gewappnet sein möchten.



Hohe Auflösung

Ausgestattet mit vier Videoschnittstellen, können Sie bis zu zwei Anzeigen gleichzeitig verwenden. Durch das Spiegeln des Hauptbildschirms oder der Erweiterung des Desktops können mehrere Anwendungen gleichzeitig dargestellt werden. Die IB-DK2245AC unterstützt Auflösungen von bis zu 4096x2160@60 Hz für zwei 4K-fähige Monitore oder 5K@60 Hz für einen entsprechenden Monitor, wenn dieser mittels zweier DisplayPort™ Kabel angeschlossen wird und lässt keine Auflösungswünsche offen.



Ein Anschluss

Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten – selbst der weit verbreitete RJ45 LAN-Port oder mehrere USB Eingänge werden oft eingespart ebenso auch Videoanschlüsse, die von vielen Anzeigegeräten gefordert werden. Die IB-DK2245AC bietet eine große Anschlussauswahl und kann diesen Mangel nachhaltig beseitigen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 10 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 13,6 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,279 kg
Nettogewicht: 0,342 kg

Abmessung/Karton: 520x285x300 mm
Abmessung (mit Verp.): 270x100x135 mm
Abmessung des Artikels: 224x83x26 mm
Ursprungsland: China