


# VALUE USB4 Gen3x2 Kabel, C-C, ST/ST, 8K UHD-2, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 0,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 11.99.9088    |
| Hersteller          | VALUE         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.99.9088    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049627895 |

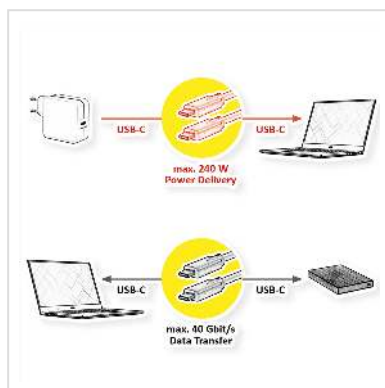

**USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W).**

- USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
- Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
- Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
- Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W)

## VALUE USB 4 Gen 3x2 Kabel mit Typ C-Steckern - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten.

### Technische Daten

|               |            |
|---------------|------------|
| Hersteller    | VALUE      |
| Produktgruppe | Kabel      |
| Produkttyp    | USB4 Kabel |

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbe                             | schwarz                                               |
| Länge                             | 0.5 m                                                 |
| Übertragungsqualität              | USB4 Gen3x2 40 Gbit/s                                 |
| Anschlüsse                        | USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker |
| Seite 1 Typ des Anschlusses       | USB Typ C (USB-C)                                     |
| Seite 1 Art des Anschlusses       | Männlich (Stecker)                                    |
| Seite 2 Typ des Anschlusses       | USB Typ C (USB-C)                                     |
| Seite 2 Art des Anschlusses       | Männlich (Stecker)                                    |
| Farbe (Kabel)                     | schwarz                                               |
| Max. Auflösung                    | 7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)                         |
| Maximale<br>Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s                                             |
| Anwendungsbereich                 | extern                                                |
| Unterstützte<br>Ladetechnologie   | USB-PD - USB Power Delivery                           |
| Leistung (max.)                   | 240 W                                                 |
| Kabelschirmung                    | geschirmt                                             |
| Handverriegelungsschrauben        | nein                                                  |
| Gewicht                           | 28 g                                                  |
| Verpackungshöhe                   | 10 mm                                                 |
| Verpackungsbreite                 | 200 mm                                                |
| Verpackungstiefe                  | 140 mm                                                |
| Paketgewicht                      | 0.031 kg                                              |