


**UASP**

**18 TB**


Type-C®  
100 cm  
Type-A Type-B



## ICY BOX IB-127CL-U3

### 2 Bay Docking & Klonstation für 2,5" und 3,5" SATA Laufwerke

#### Haupteigenschaften

- Bootfähige Festplatten ohne PC klonen (stand alone)
- Unterstützt 2,5" und 3,5" SATA I/II/III Laufwerke
- RGB Boden & Display für den Klonprozess
- USB 3.0 Type-A oder Type-C® mit bis zu 5 Gbit/s zum Hostcomputer
- SINGLE Modus – der PC erkennt 2 unabhängige Laufwerke
- Plug & Play und HotSwap
- LEDs für Betrieb und Zugriff
- Unterstützt Windows®, macOS® und Chrome OS™



#### Verpackungsinhalt

1x IB-127CL-U3, 1x USB 3.0 Type-B zu Type-A + Type-C® Kabel, 1x Steckernetzteil, 1x Handbuch

#### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-127CL-U3
<b>Artikel Nr.</b>	60820
<b>EAN-Code</b>	4250078171591
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Anschluss zum Hostcomputer</b>	USB 3.2 (Gen 1) Type-C®/Type-A
<b>Datenkabellänge</b>	100 cm
<b>Festplattengröße</b>	2,5", 3,5"
<b>Festplattenhöhe</b>	Bis zu 20 mm
<b>Festplattenanschluss</b>	SATA I,II,III (6 Gbit/s)
<b>Festplattenkapazität</b>	Bis zu 18 TB
<b>UASP Unterstützung</b>	Ja
<b>Übertragungsrates</b>	Bis zu 5 Gbit/s

<b>HotSwap</b>	Ja
<b>Plug &amp; Play</b>	Ja
<b>Ein-/Ausschalter</b>	Ja
<b>LED</b>	Betrieb und Zugriff
<b>Display</b>	Klonfortschritt 0% - 100%
<b>Stromversorgung</b>	12 V / 3 A Netzteil
<b>Netzteil-Steckermaße</b>	∅ Außen: 5,5 mm, ∅ Innen: 2,1, Länge: 10 mm
<b>Betriebssystem</b>	Windows®, macOS®, Chrome OS™
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Ein freier USB Type-A oder Type-C® Anschluss an Ihrem Hostcomputer Eine freie haushaltsübliche EU ~230 V Steckdose


**UASP** **18 TB**

Type-C® **100 cm**  
Type-A Type-B




## ICY BOX **IB-127CL-U3**

2 Bay Docking & Klonstation für 2,5" und 3,5" SATA Laufwerke

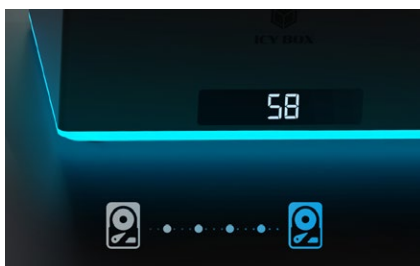

### Exakte Kontrolle des Klonfortschritts

Das großzügige Display an der Gerätefront zeigt den Klonfortschritt an. Nicht abgestuft, sondern ganz exakt lässt sich jeder Prozent des Fortschritts verfolgen. Die Festplatte wird 1:1, also Bit für Bit geklont. Nur ICY BOX bietet diese volle Kontrollanzeige von 1% bis 100%. Damit sind Sie stets im Bilde.

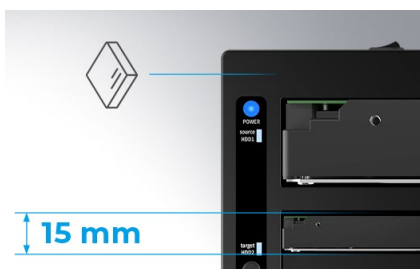

### Qualität mit hohem Aluminiumanteil

Ganz im Stil von ICY BOX ist auch dieses Gehäuse hochwertig verarbeitet. Der Aluminiumanteil ist besonders hoch und macht diese Klonstation zu einem eleganten und stilvollen Begleiter auf dem Schreibtisch. Dieses HotSwap- und Stand-Alone-fähige Produkt besteht in mattem Schwarz und höchster Qualität.



### RGB Ambientbeleuchtung

Ein stimmungsvolles Highlight ist die Ambientbeleuchtung im Boden der Klonstation. Während des Betriebs wechseln die Farben über rot, gelb, blau und grün und schenken Freude bei der Arbeit. Die Bedienung der Klonstation ist denkbar einfach, die Festplatten werden einfach eingesteckt und auf Knopfdruck startet der Klonprozess.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 20 Stk. / Karton  
**Gesamtgewicht:** 17,94 kg  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,86 kg  
**Nettogewicht:** 0,49 kg

**Abmessung/Karton:** 445x395x360 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 75x163x200 mm  
**Abmessung des Artikels:** 110x150x65 mm  
**Ursprungsland:** China