


Produktdetails

2137/10 W-53

2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®

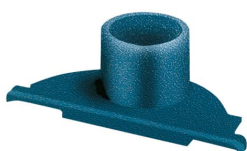

Allgemeine Informationen

Typ	2137/10 W-53
Bestellnummer	2CKA001761A1503
EAN	4011395071502
Beschreibung	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Schalterdesign	ocean®
Montageart	Aufputzmontage
Ausführung	offen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau

Farbe	blaugrün
-------	----------

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3167
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	72 mm
Höhe des Produkts	28 mm
Tiefe des Produkts	28 mm
Nettogewicht	10 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0542

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.09 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E3167
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000240 - Leitungseinführung
ETIM 9	EC000240 - Leitungseinführung
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144031

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

