



Moderne LED Wandleuchte Benu aus Stahl und Glas in klar, dimmbar

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 306,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310760
Material	Stahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	2 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Rustikal, Shabby Chic, Landhaus
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein

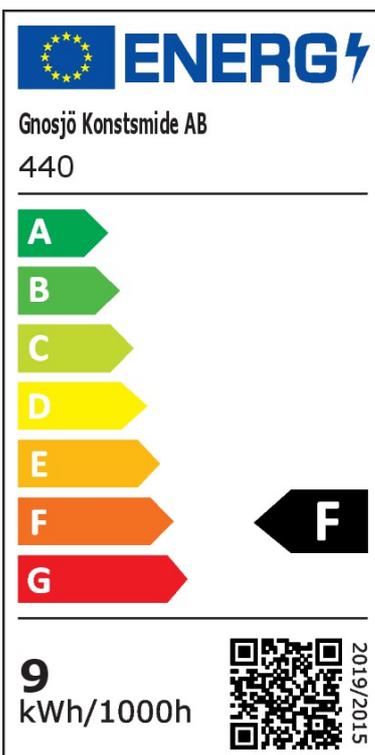

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 210 mm (B) 250 mm (T) 390 mm
Produktgewicht	2.85 kg