

LED Wandleuchte Window in Silber 24W 1600lm IP20

Wandleuchten

UVP: 154,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-403154
Material	Metall
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	24 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand, Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	eckig

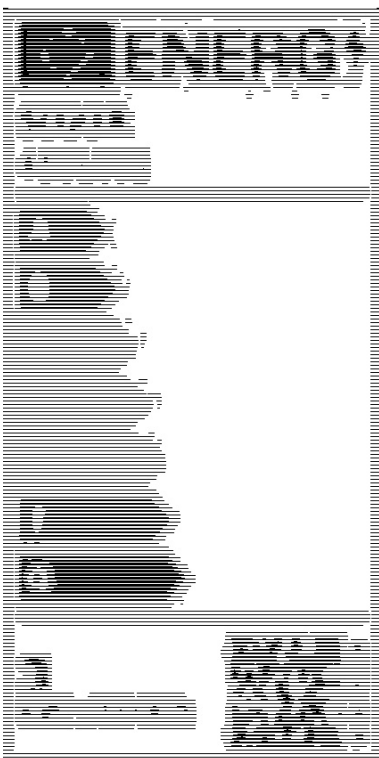

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 55 mm (B) 390 mm (L) 390 mm
Produktgewicht	2.04 kg